

# Technisches Datenblatt

## Nagelanker N-K mit Nagelkopf A5

Art.-Nr. 3498392

**OBO**  
BETTERMANN




**A5** Edelstahl, rostfrei

Produkzusatztext Hinweis | Europäisch Technische Zulassung ETA-11/0240, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

### Stammdaten

Art.-Nr.	3498392
Typ	N-K 6-5/44 HCR
Bezeichnung 1	Nagelanker N-K
Bezeichnung 2	mit Nagelkopf
Dimension	6x44mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A5
Werkstoff Kürzel	A5
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	1,14 kg/100 St.

### Technische Daten

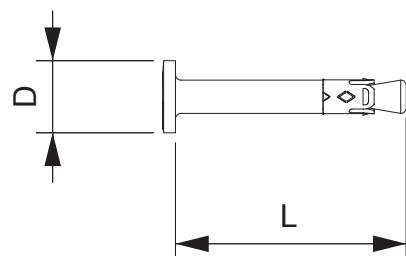

Länge	44,00 mm
Maß D	13,00 mm
Maß L	44,00 mm
Ausführung	Einschlag
Befestigungsvorrichtung	sonstige
Bohrlochtiefe	40,00 mm
Bohrungsdurchmesser	6,00 mm
Klemmstärke	5,00 mm
Selbstbohrend	<input type="checkbox"/>
Zulassungen vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>