

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 6041250

OBO
BETTERMANN



Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041250
Typ	RAAM 610 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	40,80 kg/100 St.

Technische Daten

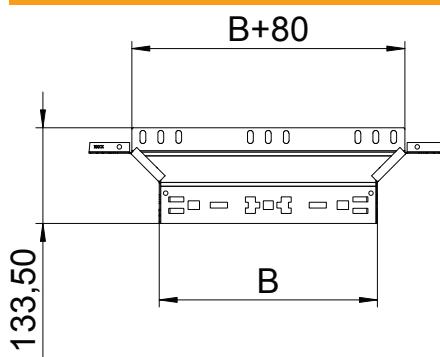

Breite	100,00 mm
Seithöhe	60,00 mm
Maß B	100,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Abmessung	60x100 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>