


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 60

Art.-Nr. 6041271

**OBO**  
BETTERMANN

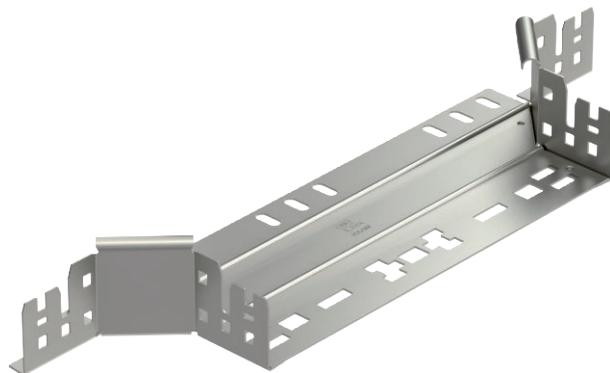

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6041271                              |
| Typ                      | RAAM 615 A2                          |
| Bezeichnung 1            | Anbau-Abzweigstück                   |
| Bezeichnung 2            | mit Schnellverbindung                |
| Dimension                | 60x150                               |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel         | A2                                   |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt                 |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                              |
| Gewicht                  | 44,30 kg/100 St.                     |

### Technische Daten

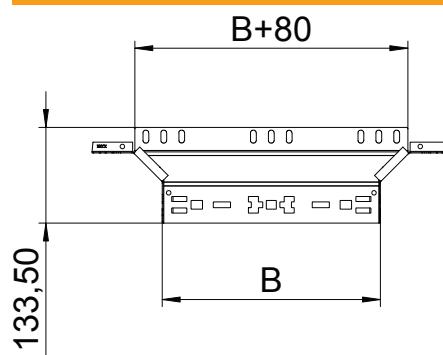

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite                       | 150,00 mm                |
| Seitenhöhe                   | 60,00 mm                 |
| Maß B                        | 150,00 mm                |
| Ausführung Verbinder         | integrierter Verbinder   |
| Abmessung                    | 60x150 mm                |
| Blechstärke                  | 1,25 mm                  |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke                   | 1,25 mm                  |
| Materialstärke Bodenblech    | 1,25 mm                  |
| NATO Lochbild                | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/> |