


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 85

Art.-Nr. 6041570

**OBO**  
BETTERMANN

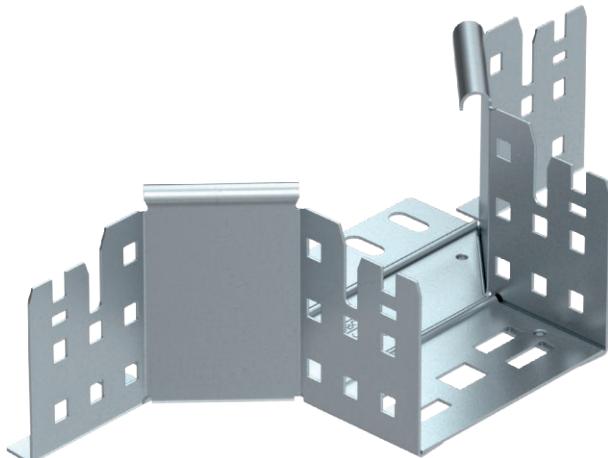

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.




**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6041570
Typ	RAAM 810 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbinderung
Dimension	85x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	45,70 kg/100 St.

### Technische Daten

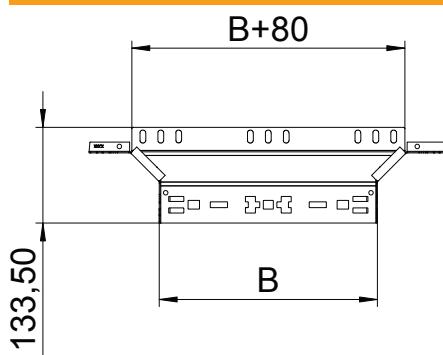

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	100,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Abmessung	85x100 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>