


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 7123116

OBO
BETTERMANN

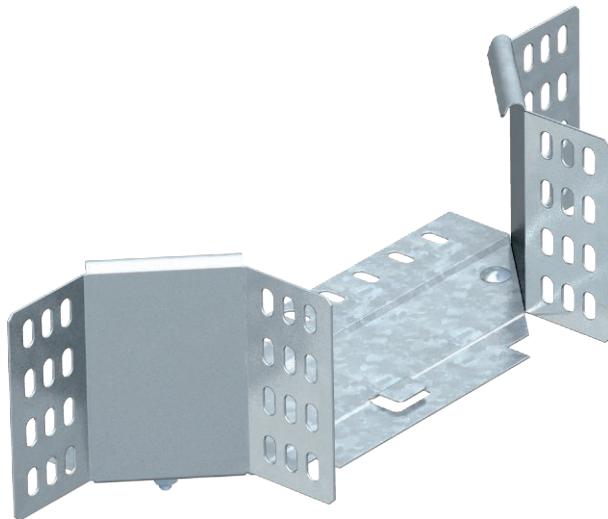

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7123116
Typ	RAA 110 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbinder
Dimension	110x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	50,00 kg/100 St.

Technische Daten

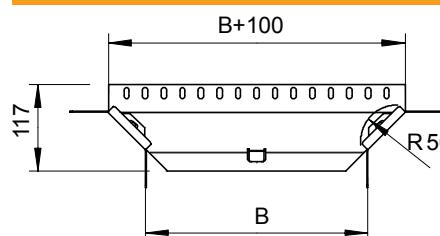

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß R	50,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Abmessung	200 x 117 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>