


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 7123507

OBO
BETTERMANN

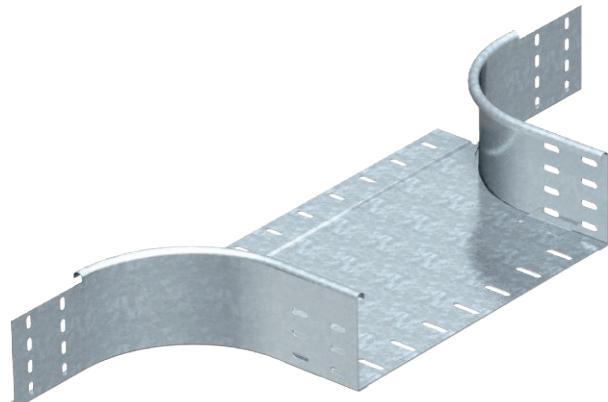

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7123507
Typ	RAA 150 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	310,00 kg/100 St.

Technische Daten

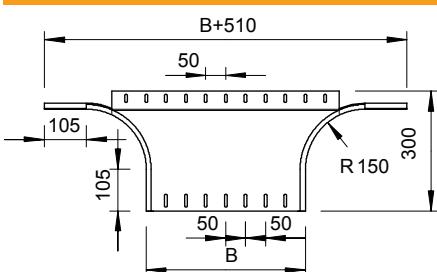

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Abmessung	1010 x 300 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>