


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35

Art.-Nr. 7120117

OBO
BETTERMANN

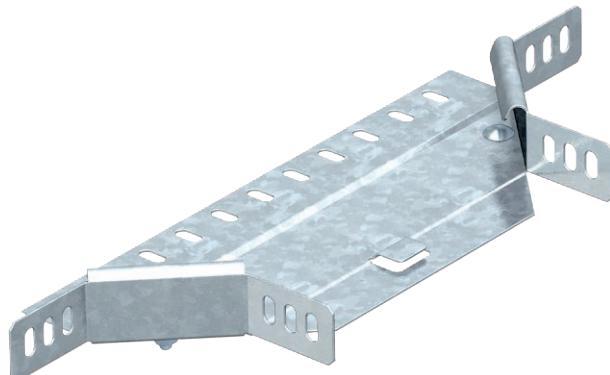

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt


Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	7120117
Typ	RAA 310 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Dimension	35x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	33,00 kg/100 St.

Technische Daten

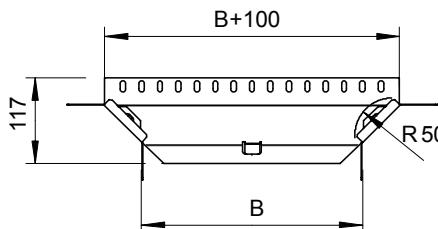

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß R	50,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Ausschnittsmaß	200 mm
Abmessung	200 x 117 x 35 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>