


Műszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60

Rend. sz. 7120468

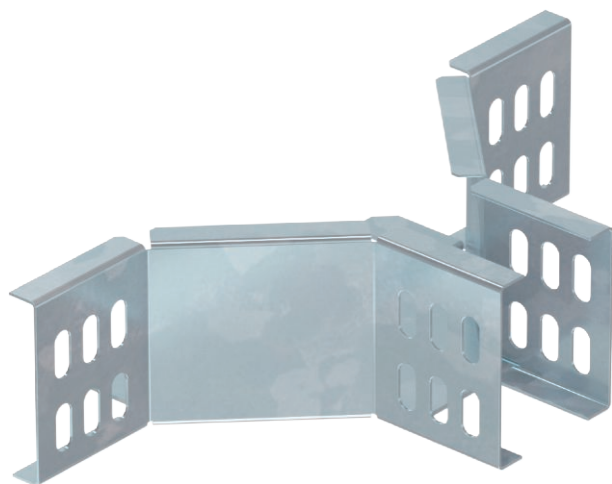

Beépíthető-leágazóidom RKS 605 típusú kabeltálcák vízszintes elhelyezéséhez.


CE

St	acél
FT	merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	7120468
típus	RAA 605 FT
Méret	60x50
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	30,30 kg/100 darab

Műszaki adatok

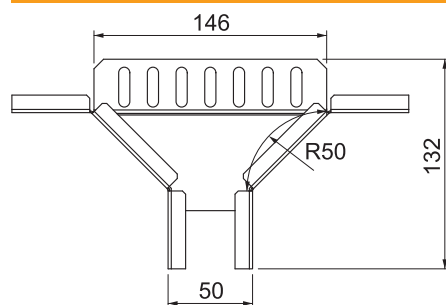

oldalmagasság	60,00 mm
B méret	50,00 mm
Elmenő szélesség	50,00 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
méret	60 x 50 mm
Alkalmas funkciótartáshoz	<input type="checkbox"/>
NATO lyukkép	<input type="checkbox"/>
Rozsdamentes acél, pácolt	<input type="checkbox"/>
Nagyfeszítávú kivitel	<input type="checkbox"/>