


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 6040411

OBO
BETTERMANN

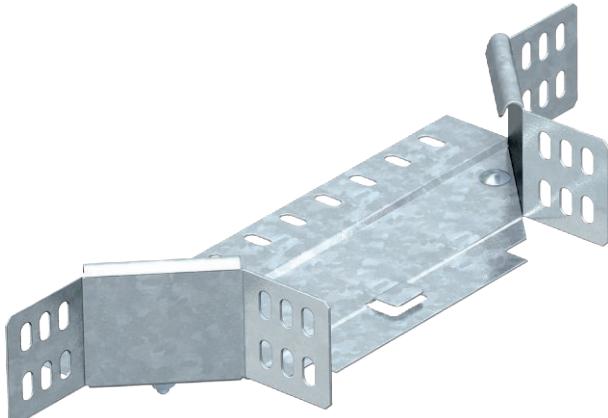


St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6040411
Typ	RAA 615 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	40,10 kg/100 St.

Technische Daten

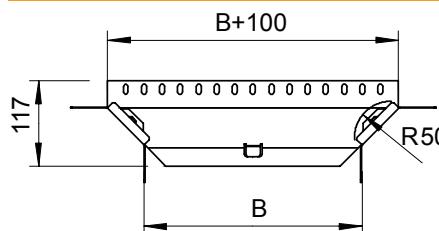

Breite	150,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	150,00 mm
Maß R	50,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Abmessung	250 x 117 x 60 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>