


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7121210

OBO
BETTERMANN

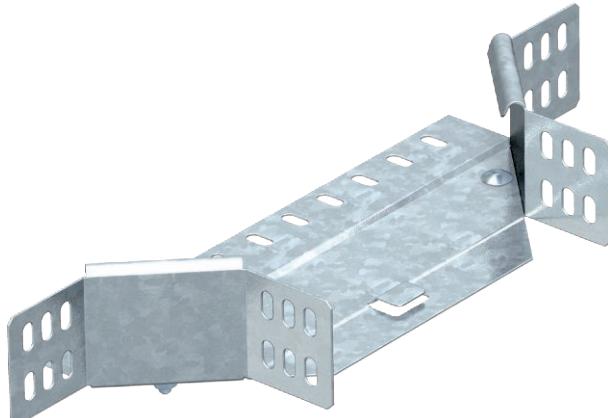

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7121210
Typ	RAA 620 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	57,50 kg/100 St.

Technische Daten

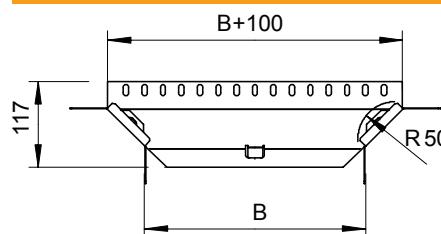

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß R	50,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Abmessung	300 x 117 x 60 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>