


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7121318

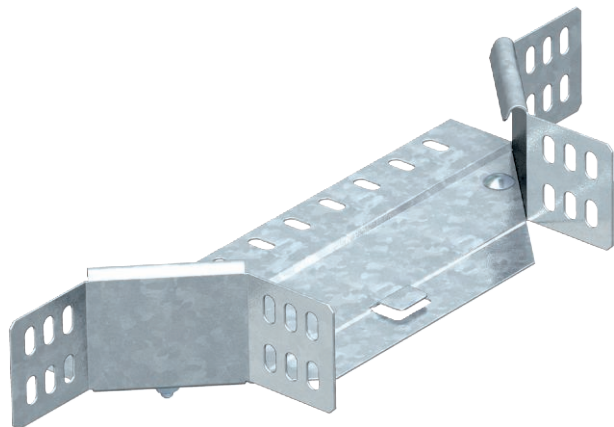

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7121318
Typ	RAA 630 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	67,10 kg/100 St.

Technische Daten

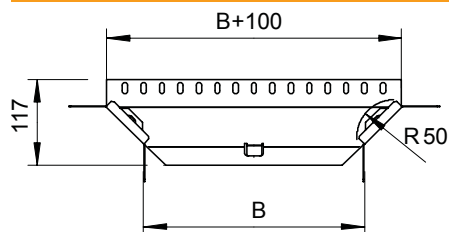

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	50,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Abmessung	400 x 117 x 60 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Weitspann-Ausführung	☐