


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7002394

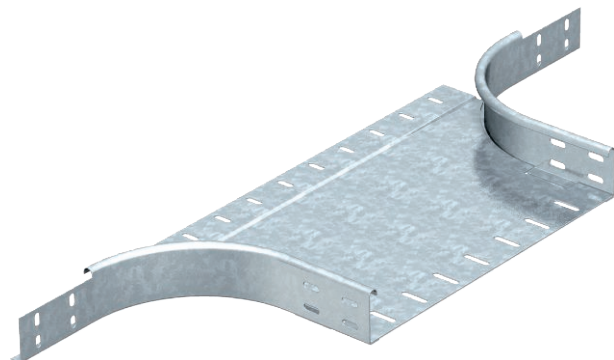

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 7002394            |
| Typ                      | RAA 640 FS         |
| Bezeichnung 1            | Anbau-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2            | runde Ausführung   |
| Dimension                | 60x400             |
| Werkstoff                | Stahl              |
| Werkstoff Kürzel         | St                 |
| Oberfläche               | bandverzinkt       |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346       |
| Oberfläche Kürzel        | FS                 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück            |
| Gewicht                  | 220,00 kg/100 St.  |

### Technische Daten

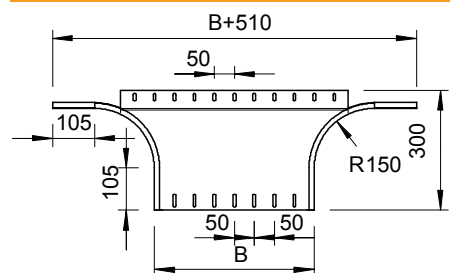

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite                       | 400,00 mm                |
| Seitenhöhe                   | 60,00 mm                 |
| Maß B                        | 400,00 mm                |
| Maß R                        | 150,00 mm                |
| Ausführung Verbinder         | ohne Verbinder           |
| Abmessung                    | 910 x 300 x 60 mm        |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke                   | 1,25 mm                  |
| Materialstärke Bodenblech    | 1,50 mm                  |
| NATO Lochbild                | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/> |