


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7121504

**OBO**  
BETTERMANN

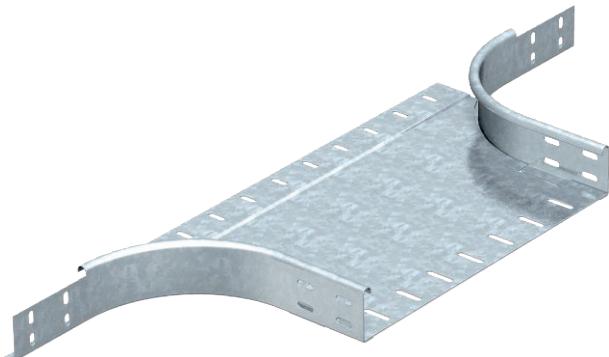


**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7121504
Typ	RAA 650 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	280,00 kg/100 St.

### Technische Daten

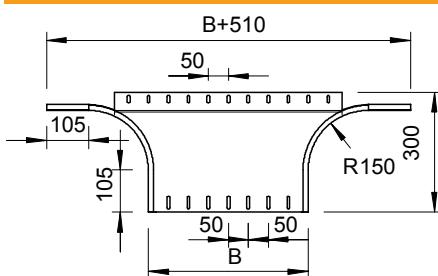

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Abmessung	1010 x 300 x 60 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>