


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7136271

OBO
BETTERMANN

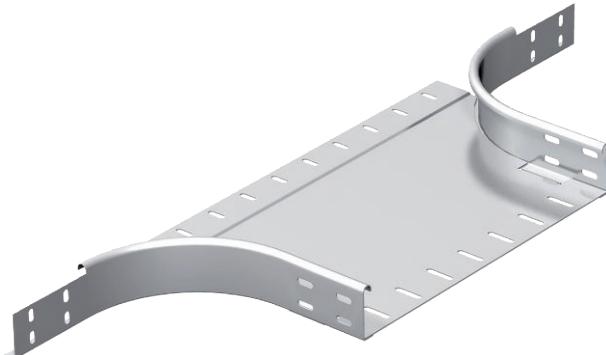

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.


Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7136271
Typ	RAA 660 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	285,00 kg/100 St.

Technische Daten

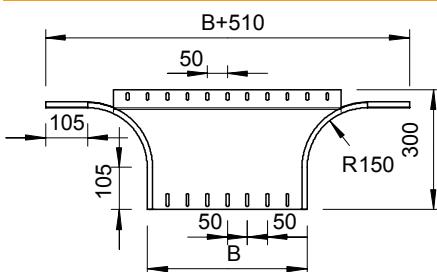

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm