


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7002432

**OBO**  
BETTERMANN

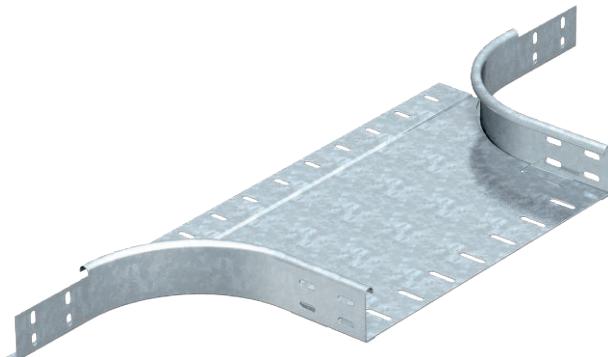

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt


Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7002432
Typ	RAA 660 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	285,00 kg/100 St.

### Technische Daten

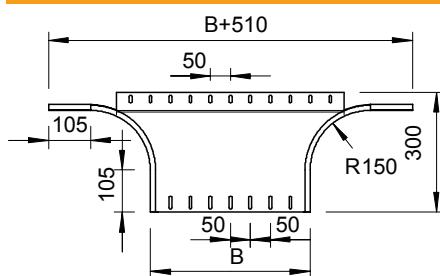

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Abmessung	1110 x 300 x 60 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>