


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 85

Art.-Nr. 7122403

**OBO**  
BETTERMANN

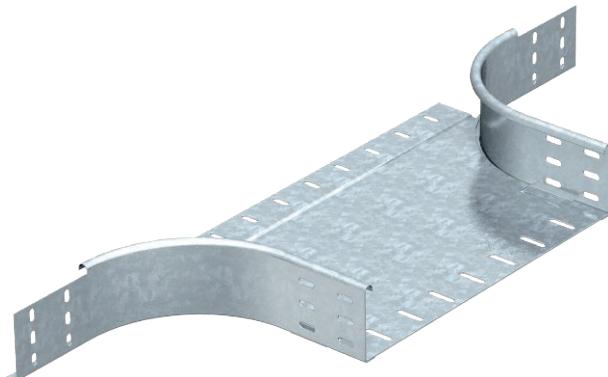


**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7122403
Typ	RAA 840 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Dimension	85x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	250,00 kg/100 St.

### Technische Daten

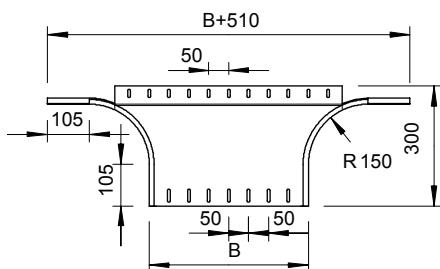

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Abmessung	910 x 300 x 85 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>