


Technisches Datenblatt

45°-Bogen Magic 110

Art.-Nr. 6041750

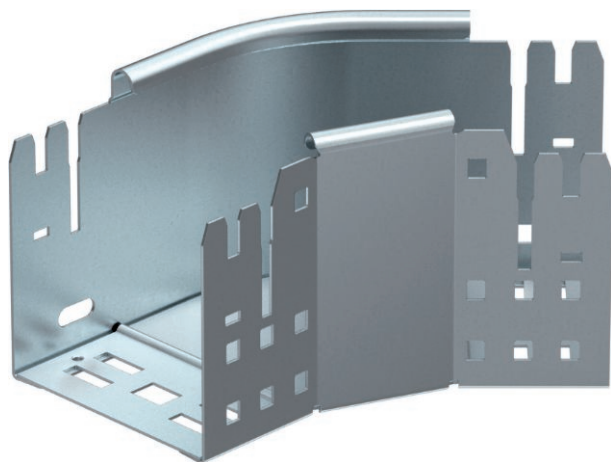

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




| | |
|-----------|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 6041750 |
| Typ | RBM 45 110 FS |
| Bezeichnung 1 | Bogen 45° |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Dimension | 110x100 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste Verkaufseinheit | 1,00 Stück |
| Gewicht | 70,50 kg/100 St. |

Technische Daten

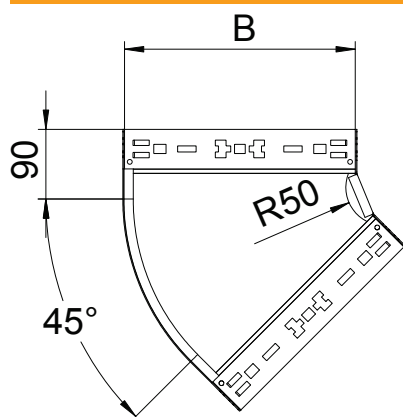

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite | 100,00 mm |
| Seitenhöhe | 110,00 mm |
| Maß B | 100,00 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Abmessung | 110x100 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Montagelochung im Boden | <input type="checkbox"/> |
| NATO Lochbild | <input type="checkbox"/> |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Seitenlochung | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung | <input type="checkbox"/> |