


Technisches Datenblatt

45° -Bogen Magic 85

Art.-Nr. 6041434

OBO
BETTERMANN

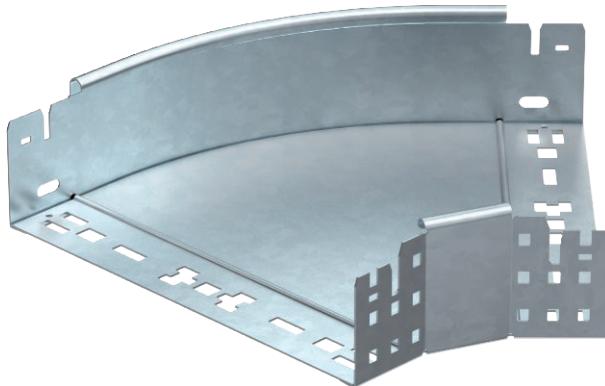

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041434
Typ	RBM 45 830 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	152,60 kg/100 St.

Technische Daten

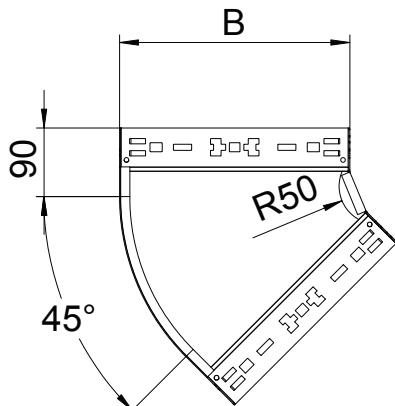

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Abmessung	85x300 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>