

Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60

Art.-Nr. 6041140

OBO
BETTERMANN



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.


CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041140
Typ	RBM 90 650 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	376,30 kg/100 St.

Technische Daten

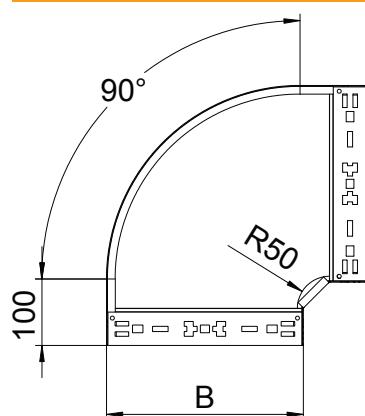

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	500,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Abmessung	60x500 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>