

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60

Art.-Nr. 7134294

**OBO**  
BETTERMANN



Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Formteil ungelocht in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.


**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7134294
Typ	RBU 90 650 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	ungelocht, runde Bauform
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	610,00 kg/100 St.

### Technische Daten

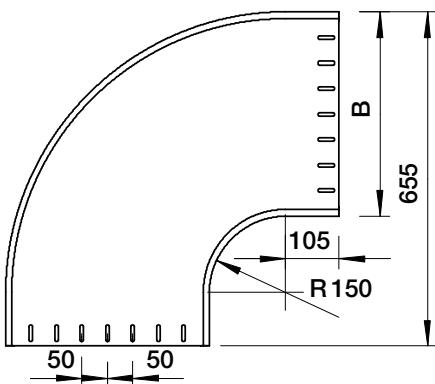

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Blechstärke	1,50 mm
Richtungsänderung	horizontal