


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60

Art.-Nr. 6043763

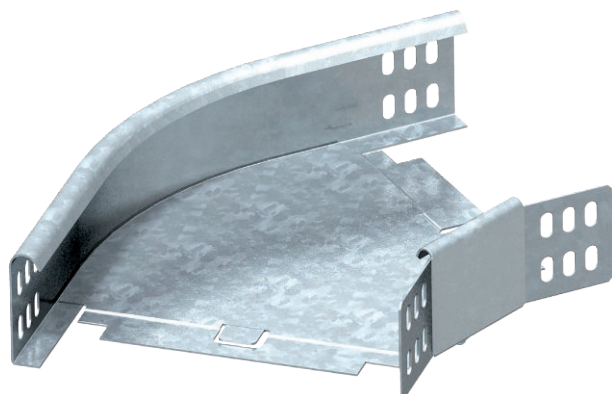

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 60 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6043763
Typ	RB 45 610 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	57,60 kg/100 St.

Technische Daten

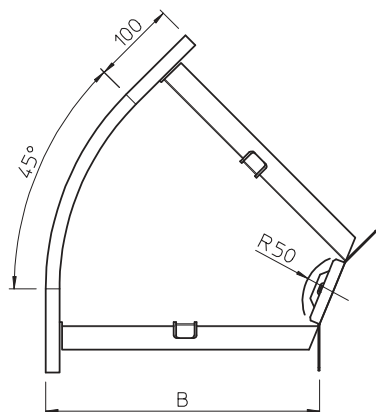

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Montagelochung im Boden	☐
NATO Lochbild	☐
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebleicht	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐