

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60

Art.-Nr. 7133263



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 60 ist für 90° Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	7133263
Typ	RB 45 620 A4
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	80,90 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60

Art.-Nr. 7133263



Technische Daten

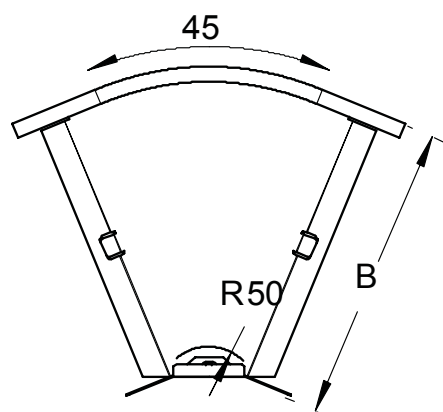

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Montagelochung im Boden	☐
NATO Lochbild	☐
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐