

# Technisches Datenblatt

## 45° -Bogen 60

Art.-Nr. 6043798

**OBO**  
BETTERMANN



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 60 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6043798
Typ	RB 45 630 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	112,90 kg/100 St.

### Technische Daten

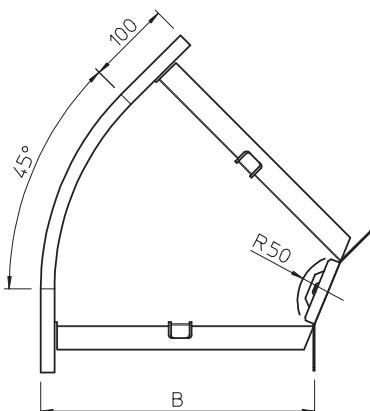

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>