


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60

Art.-Nr. 7066317

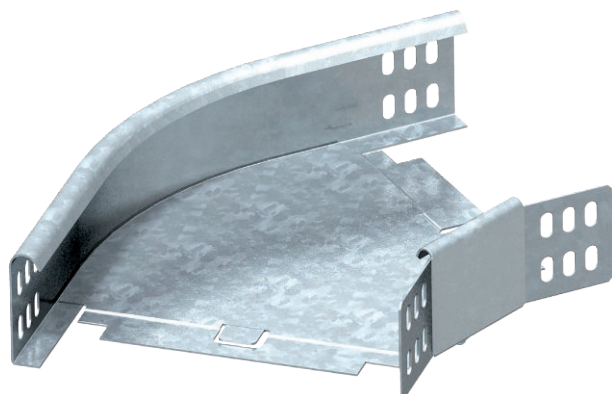

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 35 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7066317
Typ	RB 45 630 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	122,70 kg/100 St.

Technische Daten

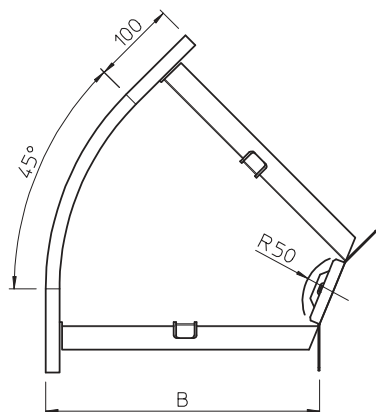

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Montagelochung im Boden	☐
NATO Lochbild	☐
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐