

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 60

Art.-Nr. 7000405



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7000405
Typ	RB 45 650 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	385,90 kg/100 St.

### Technische Daten

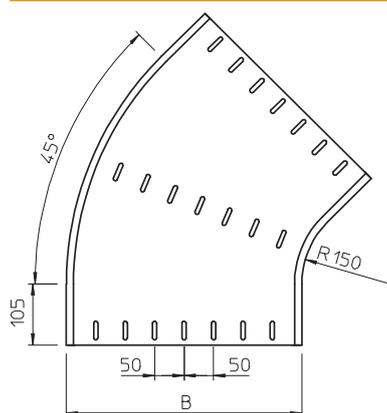

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>