


Technisches Datenblatt

45° -Bogen 85

Art.-Nr. 7067313

OBO
BETTERMANN

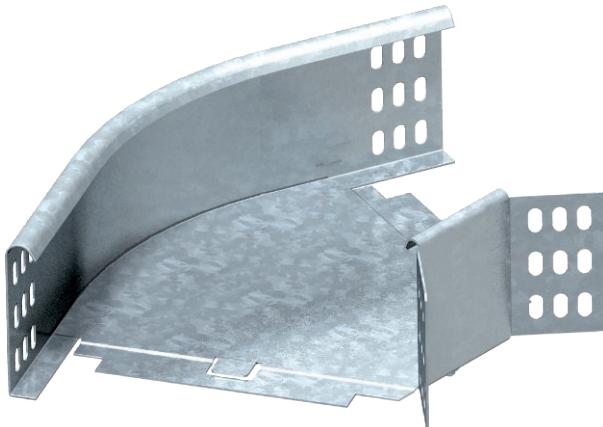

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 85 ist für 90° Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7067313
Typ	RB 45 830 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	130,00 kg/100 St.

Technische Daten

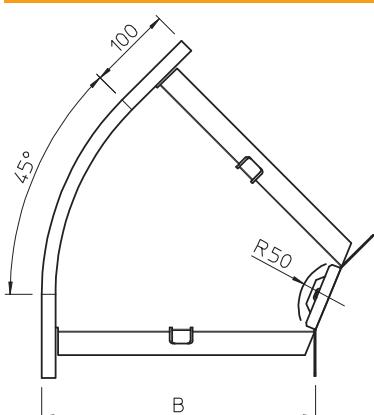

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>