


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110

Art.-Nr. 7001894

OBO
BETTERMANN

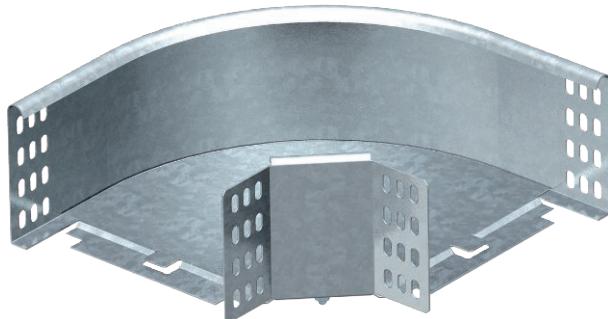

St	Stahl
FS	bandverzinkt


Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	7001894
Typ	RB 90 110 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	110x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	80,00 kg/100 St.

Technische Daten

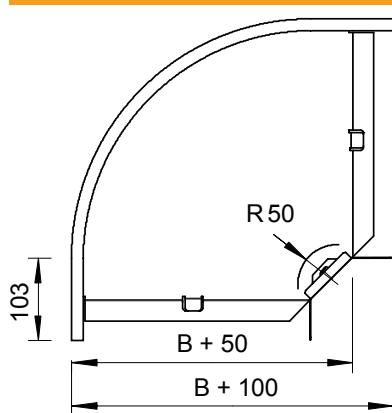

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Abmessung	200 x 200 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>