

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110

Art.-Nr. 7127413

**OBO**  
BETTERMANN



CE

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt


Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7127413
Typ	RB 90 140 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	575,00 kg/100 St.

### Technische Daten

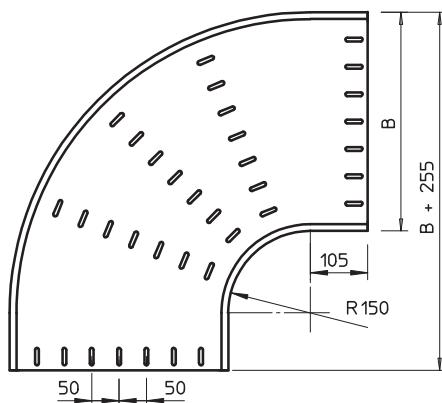

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Abmessung	555 x 555 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>