

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110

Art.-Nr. 7001975

**OBO**  
BETTERMANN



CE

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt


Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7001975
Typ	RB 90 155 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	110x550
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	780,00 kg/100 St.

### Technische Daten

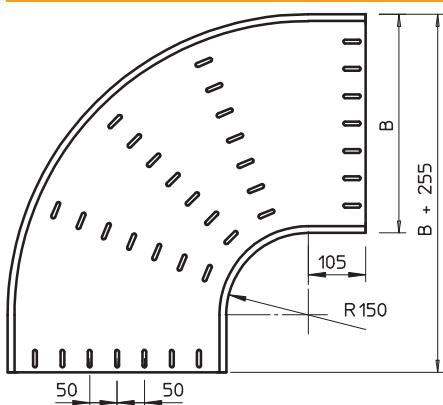

Breite	550,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	550,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Abmessung	705 x 705 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>