

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 35

Art.-Nr. 6043135

**OBO**  
BETTERMANN



<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt


Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6043135
Typ	RB 90 330 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	35x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	112,30 kg/100 St.

### Technische Daten

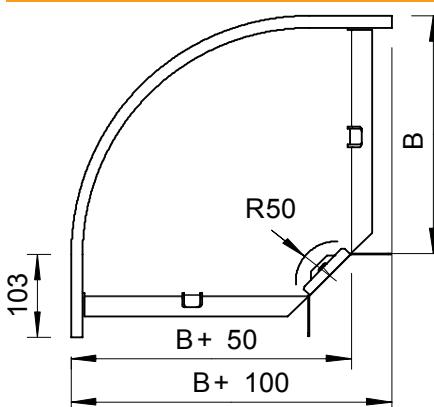

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Abmessung	400 x 400 x 35 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>