

# Technisches Datenblatt

## 90° Bogen

Art.-Nr. 7001312



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.
---------------------------	---

### Stammdaten

Art.-Nr.	7001312
Typ	RB 90 660 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	680,00 kg/100 St.

### Technische Daten

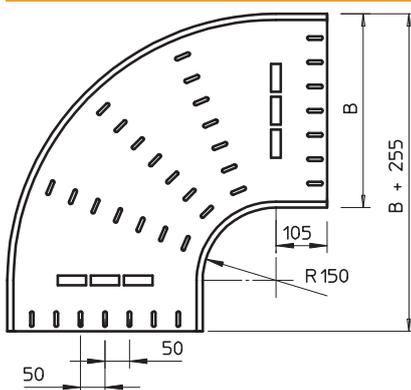

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Blechstärke	1,50 mm
Abmessung	855 x 855 x 60 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input checked="" type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>