


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 85

Art.-Nr. 7001789

**OBO**  
BETTERMANN

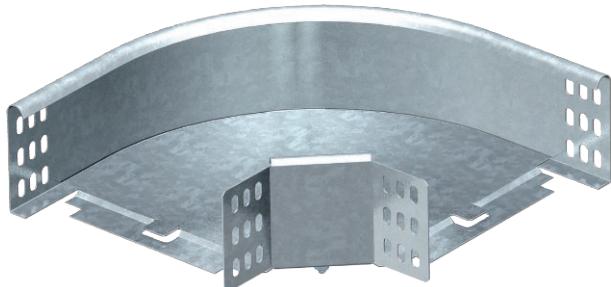

|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |


Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

### Stammdaten

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 7001789                         |
| Typ                      | RB 90 820 FS                    |
| Bezeichnung 1            | Bogen 90°                       |
| Bezeichnung 2            | horizontal, mit Winkelverbinder |
| Dimension                | 85x200                          |
| Werkstoff                | Stahl                           |
| Werkstoff Kürzel         | St                              |
| Oberfläche               | bandverzinkt                    |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346                    |
| Oberfläche Kürzel        | FS                              |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                         |
| Gewicht                  | 150,00 kg/100 St.               |

### Technische Daten

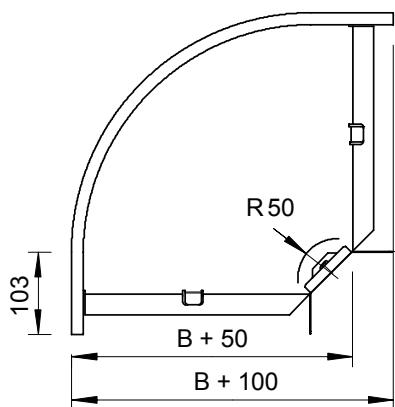

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite                       | 200,00 mm                |
| Seitenhöhe                   | 85,00 mm                 |
| Maß B                        | 200,00 mm                |
| Maß R                        | 50,00 mm                 |
| Abbiegung (Winkel)           | 90°                      |
| Ausführung Verbinder         | mitgelieferter Verbinder |
| Abmessung                    | 300 x 300 x 85 mm        |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Montagelochung im Boden      | <input type="checkbox"/> |
| NATO Lochbild                | <input type="checkbox"/> |
| Richtungsänderung            | horizontal               |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/> |
| Seitenlochung                | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/> |