


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 85

Art.-Nr. 7001851

**OBO**  
BETTERMANN

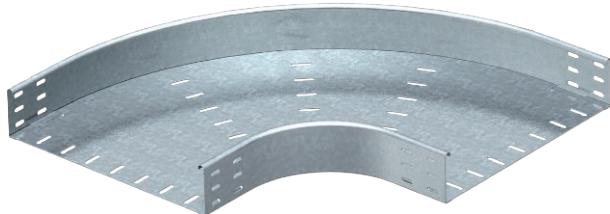

CE


- St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7001851
Typ	RB 90 860 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	85x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	820,00 kg/100 St.

### Technische Daten

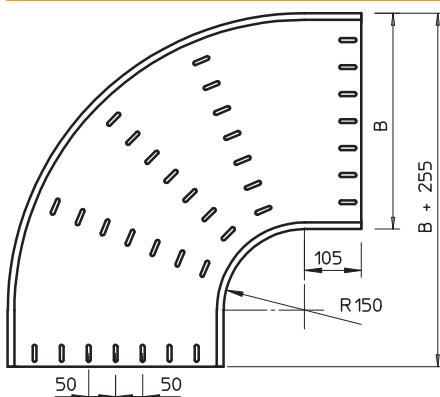

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Abmessung	755 x 755 x 85 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>