


Technisches Datenblatt

Eckverbinder 60

Art.-Nr. 6068022

OBO
BETTERMANN

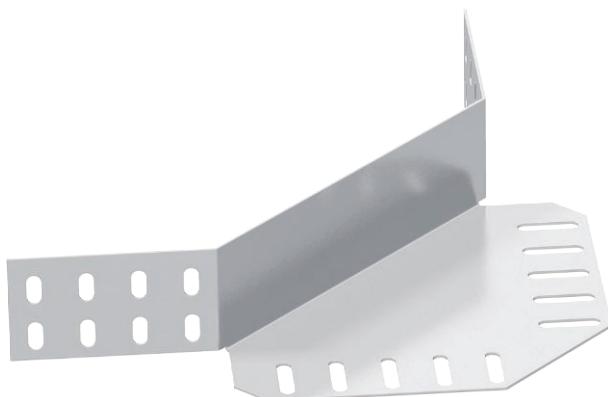

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.


VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6068022
Typ	REV 60 A2
Bezeichnung 1	Eckverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	32,00 kg/100 St.

Technische Daten

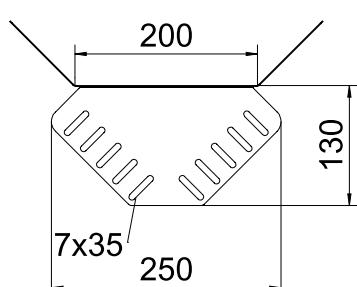

Länge	240,00 mm
Breite	400,00 mm
Höhe	55,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Seitenhöhe	2,00 in
Abmessung	240 x 130 mm
Ausführung	Eckverbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabeltragsystem- höhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>