


Technisches Datenblatt

Eckverbinder 60

Art.-Nr. 6068054

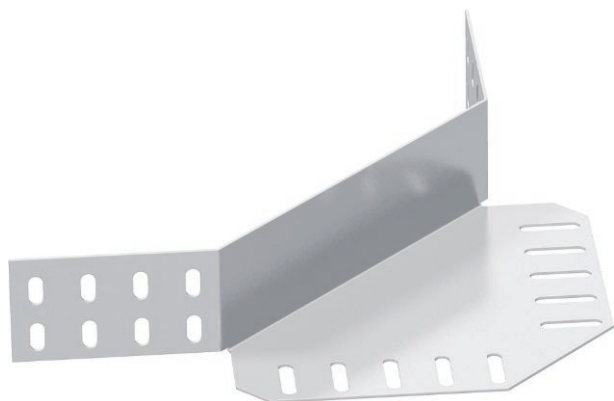

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.




V4A Edelstahl, rostfrei A4

Produktzusatztext Hinweis | Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6068054
Typ	REV 60 A4
Bezeichnung 1	Eckverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	V4A
Kleinste Verkaufseinheit	5,00 Stück
Gewicht	32,00 kg/100 St.

Technische Daten

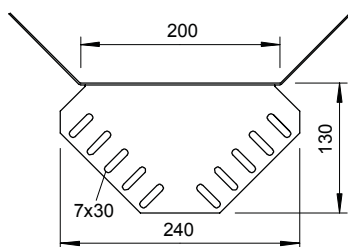

Länge	240,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Abmessung	240 x 130 mm
Ausführung	Eckverbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder