


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110

Art.-Nr. 7077106

**OBO**  
BETTERMANN

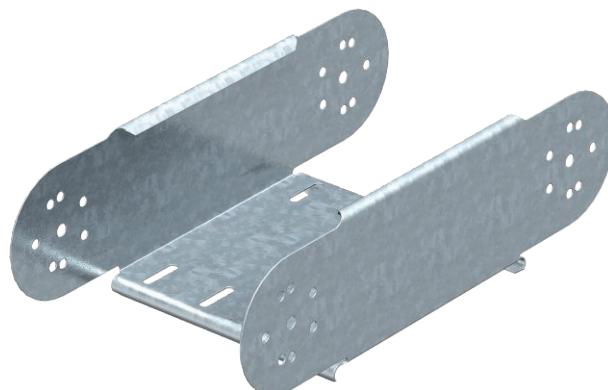

CE


**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.

### Stammdaten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                 | 7077106             |
| Typ                      | RGBEV 110 FT        |
| Bezeichnung 1            | Gelenkbogen-Element |
| Bezeichnung 2            | vertikal            |
| Dimension                | 110x100             |
| Werkstoff                | Stahl               |
| Werkstoff Kürzel         | St                  |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt  |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461     |
| Oberfläche Kürzel        | FT                  |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück             |
| Gewicht                  | 103,40 kg/100 St.   |

### Technische Daten

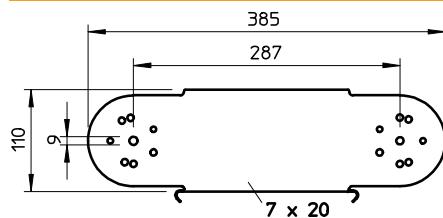

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite                       | 100,00 mm                |
| Seitenhöhe                   | 110,00 mm                |
| Maß B                        | 100,00 mm                |
| Ausführung Verbinder         | ohne Verbinder           |
| Bauform                      | Gelenkbogen Element      |
| Blechstärke                  | 1,00 mm                  |
| Abmessung                    | 385 x 100 x 110 mm       |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Montagelochung im Boden      | <input type="checkbox"/> |
| NATO Lochbild                | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/> |
| Seitenlochung                | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/> |