


Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 110

Art.-Nr. 7005636

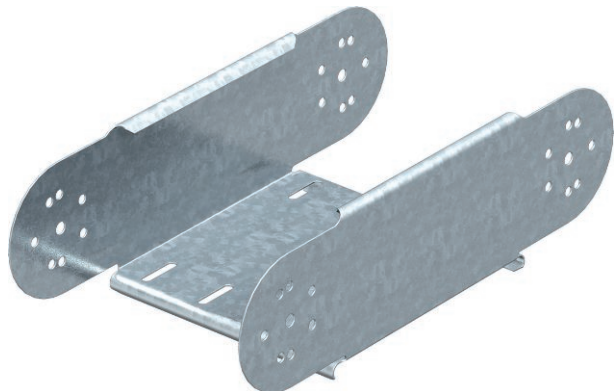

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.


St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis | Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.

Stammdaten

Art.-Nr.	7005636
Typ	RGBEV 115 FS
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Dimension	110x150
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	106,70 kg/100 St.

Technische Daten

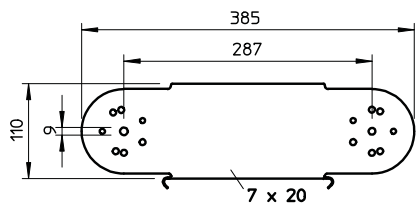

Breite	150,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Blechstärke	1,00 mm
Abmessung	385 x 150 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>