


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110

Art.-Nr. 7005709

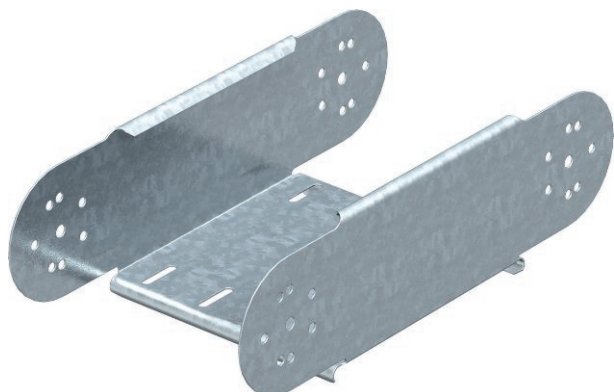

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis | Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7005709
Typ	RGBEV 150 FS
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	177,90 kg/100 St.

### Technische Daten

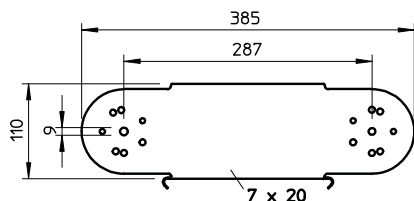

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Blechstärke	1,00 mm
Abmessung	385 x 500 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>