

# Technisches Datenblatt

## 90° -Gelenkbogen, vertikal 60

Art.-Nr. 7138148

**OBO**  
BETTERMANN



Gelenkbogen 90°, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Bogen wird im unmontierten Zustand geliefert. Es sind keine weiteren Befestigungsmaterialien notwendig.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7138148
Typ	RGBV 630 A2
Bezeichnung 1	Gelenkbogen
Bezeichnung 2	vertikal
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	265,00 kg/100 St.

### Technische Daten

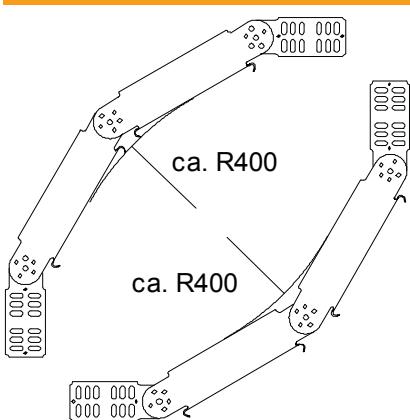

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß R	400,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Bauform	Gelenkbogen komplett
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>