


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 110

Art.-Nr. 7027201

OBO
BETTERMANN

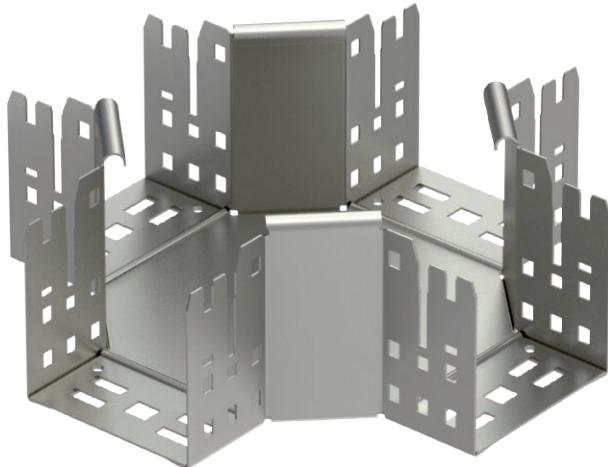

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7027201
Typ	RKM 110 A2
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	124,70 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 110

Art.-Nr. 7027201

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

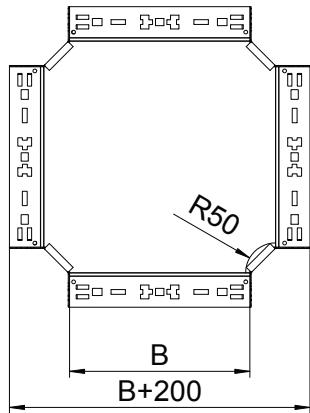

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	100,00 mm
Abmessung	110x100 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>