


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60

Art.-Nr. 7027065

OBO
BETTERMANN

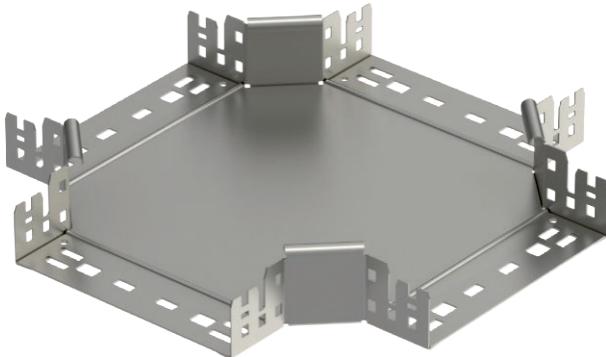

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 7027065 |
| Typ | RKM 620 A4 |
| Bezeichnung 1 | Kreuzung |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Dimension | 60x200 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 |
| Werkstoff Kürzel | A4 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberfläche Kürzel | 2B |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 159,80 kg/100 St. |

Technische Daten

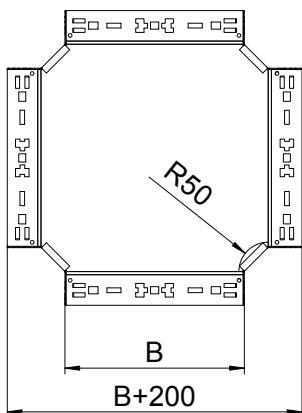

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite | 200,00 mm |
| Seitenhöhe | 60,00 mm |
| Maß B | 200,00 mm |
| Abmessung | 60x200 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Materialstärke Bodenblech | 1,25 mm |
| NATO Lochbild | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung | <input type="checkbox"/> |