


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60

Art.-Nr. 7027009

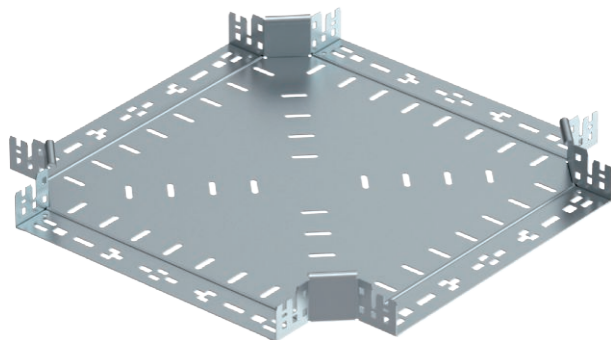

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7027009
Typ	RKM 640 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	343,40 kg/100 St.

Technische Daten

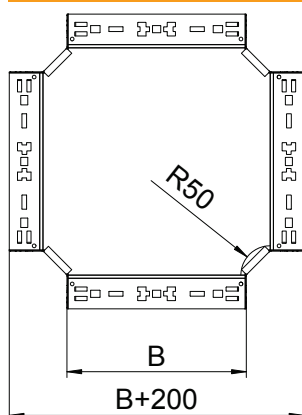

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Abmessung	60x400 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Weitspann-Ausführung	☐