


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder 60

Art.-Nr. 6067675

**OBO**  
BETTERMANN

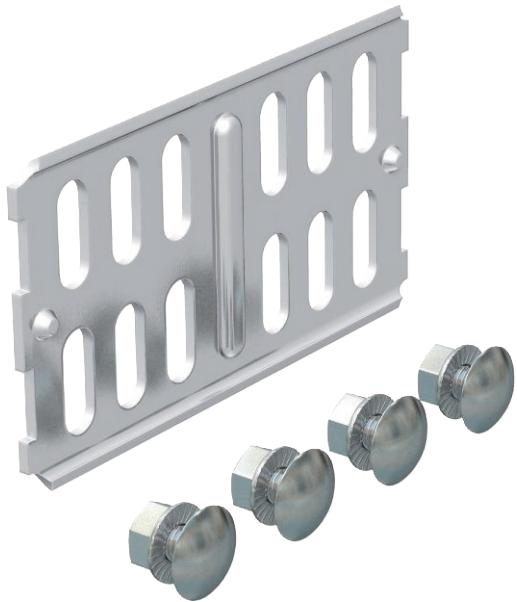

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6067675
Typ	RLVK 60 A4
Bezeichnung 1	Längsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	60x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	9,78 kg/100 St.

### Technische Daten

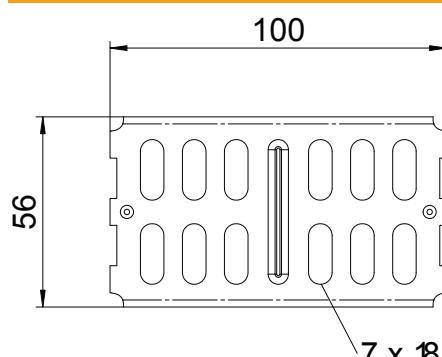

Länge	100,00 mm
Breite	3,50 mm
Höhe	56,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Seitenhöhe	2,00 in
Abmessung	100 x 56 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder