


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 110

Art.-Nr. 6067948

OBO
BETTERMANN

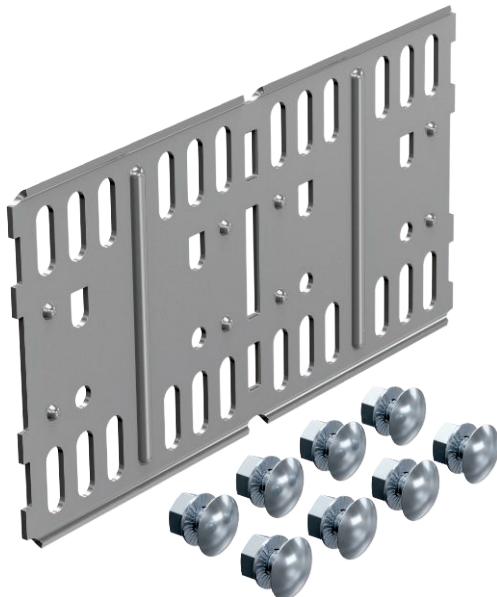

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.

CE CLASSIFIED
c UL us


VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6067948
Typ	RLVL 110 A2
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Dimension	110x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	33,40 kg/100 St.

Technische Daten

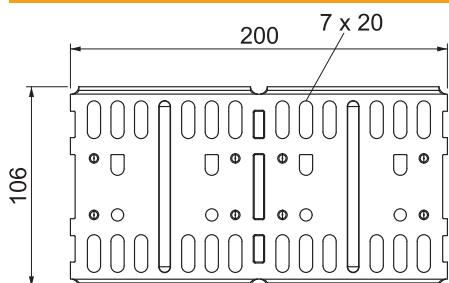

Länge	200,00 mm
Breite	4,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Seitenhöhe	4,00 in
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder