


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 110

Art.-Nr. 6042050

OBO
BETTERMANN

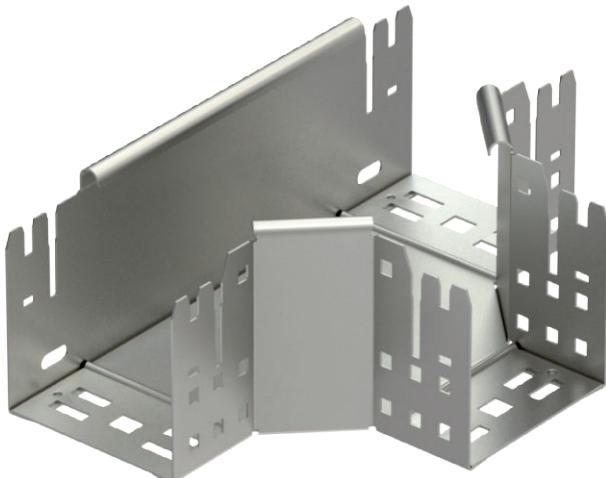

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6042050
Typ	RTM 110 A2
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	113,60 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 110

Art.-Nr. 6042050

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

	Breite	100,00 mm
	Seitenhöhe	110,00 mm
	Blechstärke	1,25 mm
	Maß B	100,00 mm
	Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
	Bauform	T-Stück horizontal
	Abmessung	110x100 mm
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Holmstärke	1,25 mm
	Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>