


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 110

Art.-Nr. 6042032

OBO
BETTERMANN

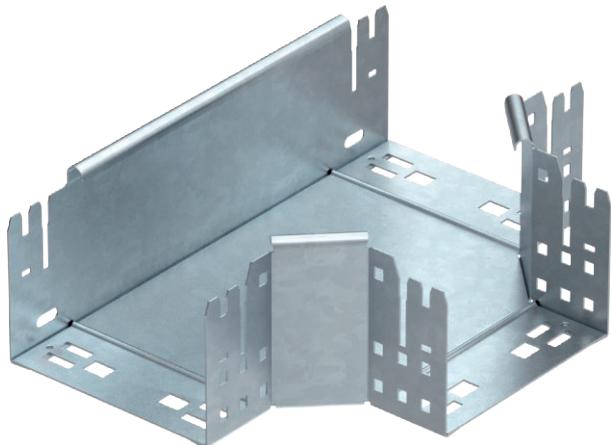

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6042032
Typ	RTM 115 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x150
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	157,90 kg/100 St.

Technische Daten

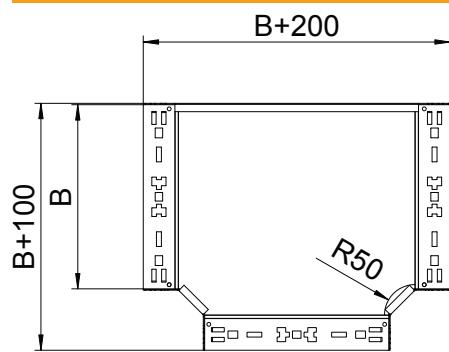

Breite	150,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	150,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Bauform	T-Stück horizontal
Abmessung	110x150 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>