


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 110

Art.-Nr. 6042054

**OBO**  
BETTERMANN

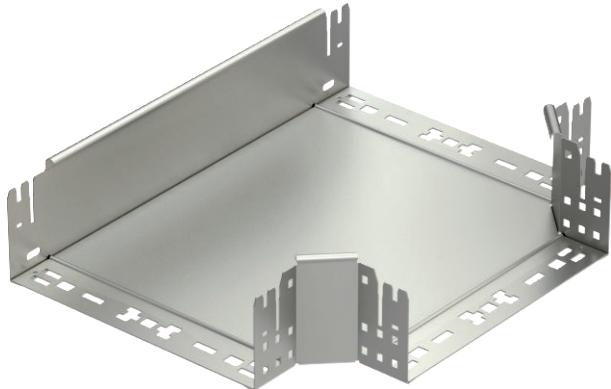

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6042054
Typ	RTM 130 A2
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	275,60 kg/100 St.

### Technische Daten

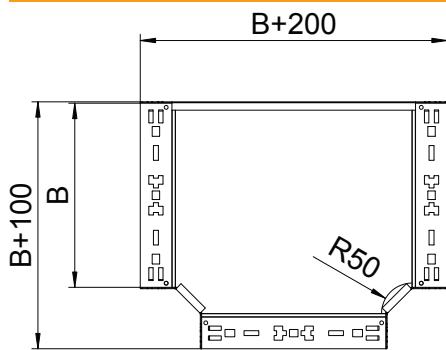

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Bauform	T-Stück horizontal
Abmessung	110x300 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>