


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 60

Art.-Nr. 6041380

OBO
BETTERMANN

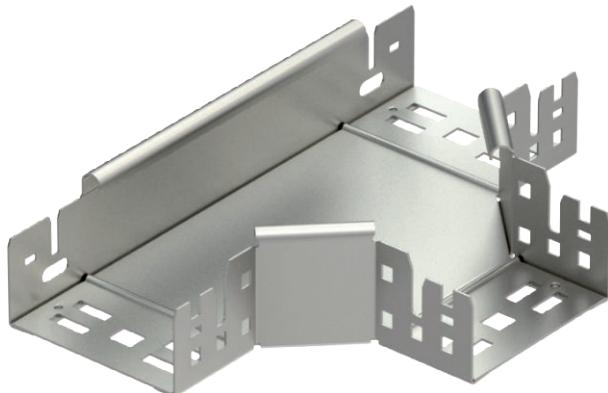

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041380
Typ	RTM 610 A4
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	83,60 kg/100 St.

Technische Daten

	Breite Seitenhöhe Blechstärke Maß B Ausführung Verbinder Bauform Abmessung Geeignet für Funktionserhalt Holmstärke Materialstärke Bodenblech NATO Lochbild Rostfreier Stahl, gebeizt Weitspann-Ausführung	100,00 mm 60,00 mm 1,25 mm 100,00 mm integrierter Verbinder T-Stück horizontal 60x100 mm <input type="checkbox"/> 1,25 mm 1,25 mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	---	--