


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 60

Art.-Nr. 6041386

OBO
BETTERMANN

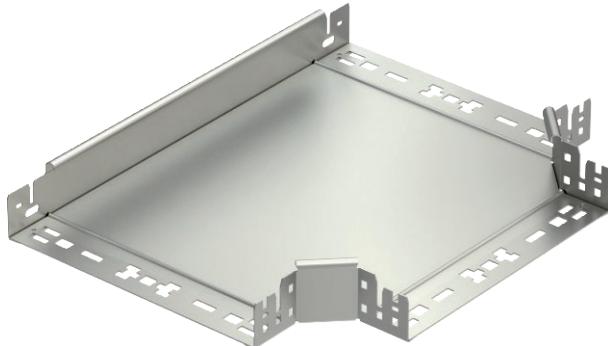

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041386
Typ	RTM 630 A4
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	234,50 kg/100 St.

Technische Daten

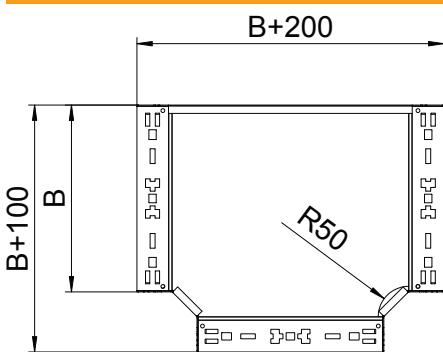

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Bauform	T-Stück horizontal
Abmessung	60x300 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>