


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 7119313

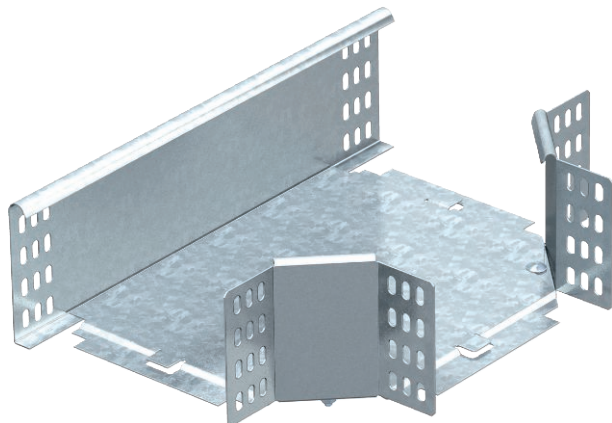

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7119313
Typ	RT 130 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	250,00 kg/100 St.

Technische Daten

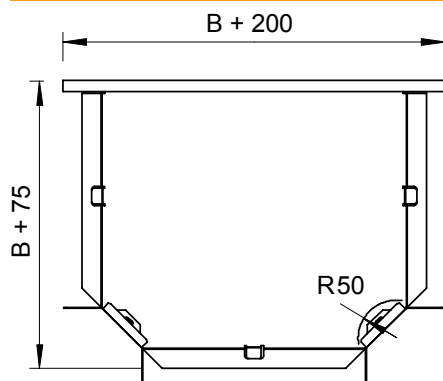

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	50,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Bauform	T-Stück horizontal
Abmessung	500 x 375 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Weitspann-Ausführung	☐